

MŰANYAG CSATLAKOZÓK

Polipropilén csatlakozóelemek hideg- és hűtővízhez, tengervízhez és klóros vízhez. Alkalmazás PE szállító csövekhez.

- Maximális üzemi nyomás 20°C-on: 10 bar 32 - 63 mm-nél
- Maximális üzemi nyomás 20°C-on: 10 bar 75 - 110 mm-nél
- PE csövek: SDR 11
- Anyag: polipropilén

Csatlakozó külső menettel



Kód	PE-X külső átmérő /s (mm)	Menet (hüvelyk)
MPP3414432/29	32/2.9	1" M
MPP3415440/37	40/3.7	1 1/4" M
MPP3416450/46	50/4.6	1 1/2" M
MPP341263/58	63/5.8	2" M
MPP34121275/68	75/6.8	2 1/2" M
MPP341390/82	90/8.2	3" M
MPP3414110/10	110/10.0	4" M

PX x PE közcsavar



Kód	PE-X külső átmérő /s (mm)	PE-X külső átmérő x külső átmérő (mm)
MPP27032/29	32/2.9	32x32
MPP27040/37	40/3.7	40x40
MPP27050/46	50/4.6	50x50
MPP27063/58	63/5.8	63x63
MPP27075/68	75/6.8	75x75
MPP27090/82	90/8.2	90x90
MPP270110/10	110/10.0	110x110

Könyök




Kód	PE-X külső átmérő /s (mm)	PE-X külső átmérő x külső átmérő (mm)
MPP9032/29	32/2.9	32x32
MPP9040/37	40/3.7	40x40
MPP9050/46	50/4.6	50x50
MPP9063/58	63/5.8	63x63
MPP9075/68	75/6.8	75x75
MPP9090/82	90/8.2	90x90
MPP90110/10	110/10.0	110x110

3 x PE Három-áratú elosztó



Kód	PE-X dzew/s (mm)	PE-X külső átmérő x külső átmérő (mm)
MPP13032/29	32/2.9	32x32x32
MPP13040/37	40/3.7	40x32x40
MPP13050/46	50/4.6	50x40x50
MPP13063/58	63/5.8	63x63x63
MPP13075/68	75/6.8	75x75x75
MPP13090/82	90/8.2	90x90x90
MPP130110/10	110/10.0	110x110x110

Tartozékok külső burkolatcsőhöz

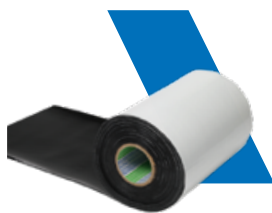

Javítószalag

A burkolatcső külső burkolatának kisebb sérüléseinek javításához. MHB200: Hőre zsugorodó szalag
MHK150: Hidegen alkalmazható szalag

Kód	Szalag leírás	L x W (m)
MHB200	Hőre zsugorodó	10 m x 0,20 m
MHK150	hideg alkalmazáshoz	10 m x 0,15 m




Hőzsugorítható kötőelem

A külső réteg sérüléseinek kijavítása. Húzza rá a kötőelemet a sérült részre, melegítse fel forró levegővel (vigyázzon, nehogy megégjen a külső réteg) és kesztyűs kézzel szorítsa össze.

Kód	Burkolatcső átmérő (mm)	Szélesség (mm)
MHM75/90	75-90	220
MHM125	125	220
MHM160	160	220
MHM200	200	220
MHM235*	200	220

* MHM235 do studzienki MIS strona 31.

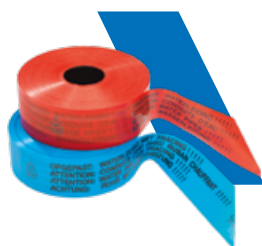

Figyelmeztető szalag

A későbbi földmunkák esetén az előre szigetelt csövek helyének megjelölésére szolgál.
A szalagot az árkokban, az előszigetelt cső fölött kell vezetni.

Kód	Leírás / figyelmeztetés	L x W (m)
MTRB	folyékony közegű cső (piros)	250 x 0.08
MTRW	folyékony közegű cső és fűtőkábel	250 x 0.08