
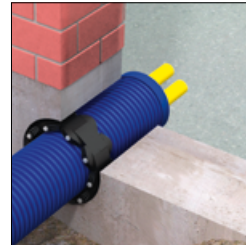


## Fali átvezetések

### MIKRO SEAL FÖLDALATTI ALKALMAZÁS)

Az átmenet fűrt és falazott nyílásokon, műanyag és beton áttereszekbe szerelhető. A Micro Seal lánc-tömítés számos láncszemet tartalmaz, amelyek a meghúzáskor kitágulnak, és nagyon tömített kötést képeznek.

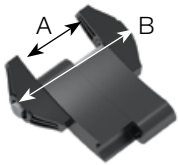

Fúrjon lyukat a maximális és minimális méreteknek megfelelően (lásd az oszlopot) „Furat”).

Tegye fel a Micro Seal láncot a külső burkolatcső csőre. Hagyjon legalább 60 cm helyet a fal mindkét oldalán a cső egyenes vonalban való lefektetésére. A hajlítás nem megengedett.

Helyezze be a csövet a Micro Seal tömítéssel a furatba.

A csavarok meghúzása a láncszemekben szétnyitja a lemezeket, amelyek kitöltik a cső és a furat fala közötti rést.

Kód	külső átmérő burkolatcső (mm)	Micro Seal mérete (mm)		Furat (mm)	Forgatónyomaték (Nm) Max.
		Guma A	Csavarhossz		
9LS200	75	43	75	100 - 102	2
7LS300	75	62	100	110 - 115	6
8LS300	90	62	100	128 - 132	6
9LS315	90	62	100	134 - 136	6
7LS475	125	84	135	194 - 210	20
6LS325	125	65	125	175 - 180	6
7LS325	160	65	125	209 - 212	6
7LS400	160	86	135	240 - 245	20
13LS300	160	62	100	200 - 202	6
9LS325	200	65	125	250 - 255	6
8LS400	200	86	135	275 - 282	20
10LS575	200	96	145	301 - 320	50

### MICRO PRESS (vízáró átvezetés a válaszfalon)




1. Rozsdamentes acél nyomólemezek  
Csavarok S304  
Gumi méret 1x40mm  
Gumi: EPDM

2. Rozsdamentes acél nyomólemezek.  
SPLIT változat  
Csavarok  
Gumi mérete S304  
1x40 mm gumi: EPDM



3. Rozsdamentes acél nyomólemezek  
Csavarok S304  
Gumi mérete 2 x 40 mm Gumi: EPDM

kat. sz.	kat. sz.	kat.sz.	Furat (mm)	Átmérő d külső Furat burkolatcső (mm)	
				min. max.	max.
M10527	M10627	M10701	125	70	78
M10532	M10632	M10705	150	69	78
M10534	M10634	M10706	150	85	94
M10540	M10641	M10709	200	88	103
M10543	M10643	M10711	200	119	128
M10553	M10653	M10718	250	156	165
M10557	M10657	M10722	250	197	202
M10567	M10667	M10727	300	198	207

### MMDV Átvezetés a válaszfalon (standard)

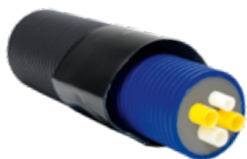

Az MMDV átérész egy profilozott HPDE-csőből és egy hőzsugorodó aljzatból áll. A cső (amely 10 cm-re kiemelkedik a falból) beépítése után a Microflex cső átvezetésre került a falon, és a nyílás hőzsugorodó kötőelemmel kerül lezárásra. A minimális falvastagság 40 cm.

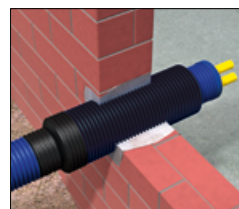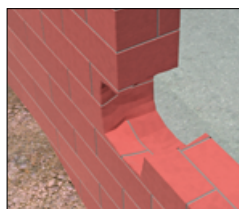

Kód	burkolatcső külső átmérő (mm)	burkolatcső külső átmérő (mm)	Nyílás (mm)
MMDV75/90	75 - 90	110	210
MMDV125	125	160	260
MMDV160	160	200	300
MMDV200	200	235	350

## FÖLDALATTI SZIGETELŐ KÉSZLET

### Szerelő akna



Uno, Duo és Quadro csövek csatlakozása. A HDPE-ből készült szerelő kamra 6 szerelvénnyel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a különböző csövek csatlakoztatását és az elzárószelepek beépítését. A készlet a szerelő kamrából, ajtóból

Kód	á <sub>külső</sub> burkolatcső (mm)	Aknaátmérő MIS (mm)	H	Súly (kg)
MIS	200/160/125	810	770	35

A csőzáró hőzsugorodó szerelvényeket külön kell megrendelni!

### Hőzsugorodó aljzat a szerelő aknával való használathoz

	burkolatcső külső átmérő (mm)	Hossz (mm)
MHM125	125	220
MHM160	160	220
MHM235	200	220

Telepítési tippek: Lásd a használati utasítást.

### Szigetelő T-csatlakozó

Biztosítja az Uno, Duo és Quadro csőcsatlakozások teljes mértékű szigetelését és tömítését. A készlet két HPDE felet, ásványgyapot szigetelést, tömítő készletet, rozsdamentes acél csavarokat és szerelési útmutatót tartalmaz.



kód	burkolatcső (mm) <small>külső átmérő</small>	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Súly (kg)
MT129075	125/90/75	970	580	190	7,7
MT201612	200/160/125	1210	795	270	11,1

A csőzáró hosszugorodó végszerelvényeket külön kell megrendelni!

### Dupla szigetelő készlet 2xT

Biztosítja az Uno, Duo és Quadro csőcsatlakozások teljes mértékű szigetelését és tömítését. A készlet két HPDE felet, ásványgyapot szigetelést, tömítéskészletet, rozsdamentes acél csavarokat és szerelési útmutatót tartalmaz.




kód	burkolatcső (mm) <small>külső átmérő</small>	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Súly (kg)
MDT201612	200/160/125	1180	1180	270	20,4

A csőzáró zsugor végszerelvényeket külön kell megrendelni!

### Reduktor az MT201612 és MDT201612 szigetelőkészletekhez

Alkalmazandó, ha az átmérő közötti különbség túl nagy. A reduktorok egy burkolatcsőből, belső szigetelésből és egy hőre zsugorodó aljzatból állnak. A redukort a T-csatlakozóba kell nyomni.

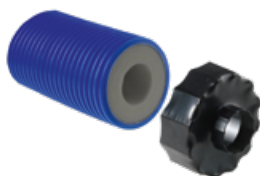

kód	leírás
MR24116075	Redukció 160 do 75/90

### Egyenes szakasz szigetelése

Biztosítja az Uno, Duo és Quadro csőcsatlakozások teljes mértékű szigetelését és tömítését. A készlet két HPDE felet, ásványgyapot szigetelést, tömítéskészletet, rozsdamentes acél csavarokat és szerelési útmutatót tartalmaz.



kód	burkolatcső (mm) <small>külső átmérő</small>	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Súly (kg)
MM129075	125/90/75	970	250	200	5,5
MM201612	200/160/125	1210	380	270	7,7

A zsugorsapkákat külön kell megrendelni.

### Egyenes szakasz szigetelése (hőszugorodó alkatrészek)



Biztosítja az Uno, Duo és Quadro csőcsatlakozások teljes mértékű szigetelését és tömítését. A készlet tartalmazza a sima HPDE csövet, ásványgyapot szigetelést, 2 zsugorcsovot, ragasztószalagot és szerelési útmutatót

kód	burkolatcső <sup>külső átmérő</sup> (mm)	L (mm)	készlet külső MM (mm)	Súly (kg)
MM75/90	75/90	700	110	1.8
MM125	125	850	140	2.5
MM160	160	1000	180	4.0
MM200	200	1000	225	6.0

A csőzáró zsugor végszerelvényeket külön kell megrendelni!

### Szigetelő készlet 90°-os könyökhöz



Az 1xQuadro-2xDuo és 1xDuo-2xUno egyenes csőhosszabbítások teljes szigetelését és tömítését biztosítja. A készlet két HPDE felet, ásványgyapot szigetelést, tömítéskészletet, rozsdamentes acél csavarokat és szerelési útmutatót tartalmaz.

kód	burkolatcső <sup>külső átmérő</sup> (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Súly (kg)
MH201612	200/160/125	740	740	270	7,5

A csőzáró zsugor végszerelvényeket külön kell megrendelni!

### Y típusú szigetelő készlet



Az 1xQuadro-2xDuo és 1xDuo-2xUno egyenes csőhosszabbítások teljes szigetelését és tömítését biztosítja. A készlet két HPDE felet, ásványgyapot szigetelést, tömítéskészletet, rozsdamentes acél csavarokat és szerelési útmutatót tartalmaz.

kód	burkolatcső <sup>külső átmérő</sup> (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Súly (kg)
MBR201612	200/160/125	1170	460	230	7,0
IN	200/160/125				
OUT	160/125				

A csőzáró zsugor végszerelvényeket külön kell megrendelni!