

MICROFLEX® PE-X СОЕДИНЕНИЯ – 6/16 БАР (ДЛЯ PE-X ТРУБ С SDR 11)

Концевой фитинг для применения в системах трубопроводов, оборудованных напорными трубами для отопления, холодной, горячей воды или хладагента. Концевой фитинг состоит из опорной втулки для оптимальной фиксации внутри трубы с одной стороны и с наружной резьбой с другой стороны, и разрезной муфты с болтом из нержавеющей стали, устанавливающейся поверх напорной трубы. Входящая в комплект разжимная пластина облегчает установку фитинга. Инструкция по монтажу: см. наше техническое руководство.

- Максимальное рабочее давление: 6 бар (16 бар)
- Максимальная температура рабочей жидкости: +95°C (+25°C)
- Трубопроводы из сшитого и обычного ПЭ: SDR 11
- Материал несущей трубы: CW617N
- Материал зажимного кольца: CW617N

Концевые фитинги с переходом на резьбу



Microflex PE-X соединение	PE-X D _{нар} / толщ. стенки	Резьба	Вес
Артикул N°	мм	дюйм	кг
MJ3413425/23	25/2.3	3/4" М	0.22
MJ3414432/29	32/2.9	1" М	0.35
MJ3415440/37	40/3.7	1 1/4" М	0.61
MJ3416450/46	50/4.6	1 1/2" М	0.82
MJ341263/58	63/5.8	2" М	1.39
MJ34121275/68	75/6.8	2 1/2" М	1.80
MJ341390/82	90/8.2	3" М	2.98
MJ3414110/100	110/10.0	4" М	3.77
MJ3414125/114	125/11.4	4" М	4.75

Прямые соединительные муфты PE-X-PE-X



Артикул N°	PE-X D _{нар} / толщ. стенки	PE-X D _{нар} x D _{нар}	Вес
Артикул N°	мм	мм	кг
MJ27025/23	25/2.3	25 x 25	0.35
MJ27032/29	32/2.9	32 x 32	0.45
MJ27040/37	40/3.7	40 x 40	0.80
MJ27050/46	50/4.6	50 x 50	1.35
MJ27063/58	63/5.8	63 x 63	2.10
MJ27075/68	75/6.8	75 x 75	2.90
MJ27090/82	90/8.2	90 x 90	5.10
MJ270110/100	110/10.0	110 x 110	6.90
MJ270125/114	125/11.4	125 x 125	9.95

Отвод PE-X x PE-X на 90°




Состоит из одного резьбового отвода на 90° (арт. VW90...) и двух концевых фитингов на SDR 11 (MJ341...)

Артикул N°	PE-X D _{нар} / толщ. стенки	Резьба	PE-X D _{нар} x D _{нар}
Артикул N°	мм	дюйм	мм
MJ9025/23	25/2.3	2 x 3/4"	25 x 25
MJ9032/29	32/2.9	2 x 1"	32 x 32
MJ9040/37	40/3.7	2 x 1 1/4"	40 x 40
MJ9050/46	50/4.6	2 x 1 1/2"	50 x 50
MJ9063/58	63/5.8	2 x 2"	63 x 63
MJ9075/68	75/6.8	2 x 2 1/2"	75 x 75
MJ9090/82	90/8.2	2 x 3"	90 x 90
MJ90110/100	110/10.0	2 x 4"	110 x 110
MJ90125/114	125/11.4	2 x 4"	125 x 125

MICROFLEX® PE-X СОЕДИНЕНИЯ – 6/16 БАР (ДЛЯ PE-X ТРУБ С SDR 11)

3 x PE-X Т-образное соединение

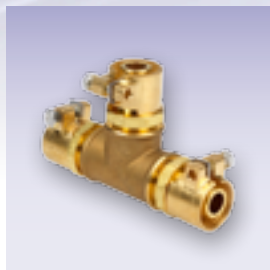

Состоит из одного резьбового тройника на 90° (арт. VW130...) и трех концевых фитингов на SDR 11 (MJ341...)

Артикул N°	PE-X	Резьба	PE-X
	Д _{нар} / толщ. стенки		Д _{нар} x Д _{нар}
	мм	дюйм	мм
MJ13025/23	25/2.3	3 x 3/4"	25 x 25 x 25
MJ13032/29	32/2.9	3 x 1"	32 x 32 x 32
MJ1304032/37	40/3.7 + 32/2.9	2 x 1 1/4" + 1 x 1"	40 x 32 x 40
MJ13040/37	40/3.7	3 x 1 1/4"	40 x 40 x 40
MJ1305040/46	50/4.6 + 40/3.7	2 x 1 1/2" + 1 x 1 1/4"	50 x 40 x 50
MJ13050/46	50/4.6	3 x 1 1/2"	50 x 50 x 50
MJ1306350/58	63/5.8 + 50/4.6	2 x 2" + 1 x 1 1/2"	63 x 50 x 63
MJ13063/58	63/5.8	3 x 2"	63 x 63 x 63
MJ13075/68	75/6.8	3 x 2 1/2"	75 x 75 x 75
MJ13090/82	90/8.2	3 x 3"	90 x 90 x 90
MJ130110/100	110/10.0	3 x 4"	110 x 110 x 110
MJ130125/114	125/11.4	3 x 4"	125 x 125 x 125

Концевые фитинги с переходом под сварку



Артикул N°	PE-X	Патрубок под сварку	Патрубок под сварку
	Д _{нар} / толщ. стенки	Д _{нар}	Д _{внутр}
	мм	мм	мм
MJ3412725/23L	25/2.3	26.90	21.50
MJ3413332/29L	32/2.9	33.70	27.00
MJ3414240/37L	40/3.7	42.40	36.00
MJ3414550/46L	50/4.6	48.30	42.00
MJ3415763/58L	63/5.8	60.30	53.00
MJ3417675/68L	75/6.8	76.10	68.00
MJ3418990/82L	90/8.2	88.90	80.00
MJ341110110/10L	110/10.0	114.30	105.00
MJ341114125/114L	125/11.4	114.30	105.00

