

MICROFLEX® PE-X СОЕДИНЕНИЯ – 10 БАР (ДЛЯ PE-X ТРУБ С SDR 7.4)

Концевой фитинг для применения в системах трубопроводов, оборудованных напорными трубами для отопления, холодной, горячей воды или хладагента. Концевой фитинг состоит из опорной втулки для оптимальной фиксации внутри трубы с одной стороны и с наружной резьбой с другой стороны, и разрезной муфты с болтом из нержавеющей стали, устанавливающейся поверх напорной трубы. Входящая в комплект разжимная пластина облегчает установку фитинга. Инструкция по монтажу: см. наше техническое руководство.

- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура рабочей жидкости: +95 °С
- Трубопроводы из сшитого полиэтилена: SDR 7.4
- Материал несущей трубы: CW602N
- Материал зажимного кольца: CW617N

Концевые фитинги с переходом на резьбу



Microflex PE-X соединение	PE-X $D_{нар}$ / толщ. стенки	Резьба	Вес
Артикул №	мм	дюйм	кг
MJ3413420/28	20/2.8	3/4" М	0.17
MJ3413425/35	25/3.5	3/4" М	0.22
MJ3414432/44	32/4.4	1" М	0.35
MJ3415440/55	40/5.5	1 1/4" М	0.59
MJ3416450/69	50/6.9	1 1/2" М	0.90
MJ341263/87	63/8.7	2" М	1.47


PE-X x PE-X прямое соединение



	PE-X $D_{нар}$ / толщ. стенки	Резьба	PE-X $D_{нар}$ x $D_{нар}$
Артикул №	мм	дюйм	мм
MJ27025/35	25/3.5	2 x 3/4"	25 x 25
MJ27032/44	32/4.4	2 x 1"	32 x 32
MJ27040/55	40/5.5	2 x 1 1/4"	40 x 40
MJ27050/69	50/6.9	2 x 1 1/2"	50 x 50
MJ27063/87	63/8.7	2 x 2"	63 x 63

Состоит из одной резьбовой муфты на 90° (арт. VW270...) и двух концевых фитингов на SDR 7.4 (MJ341...).

Отвод PE-X x PE-X на 90°

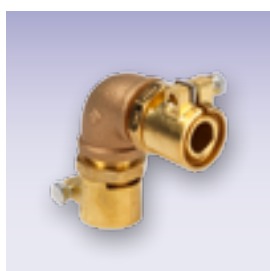

	PE-X $D_{нар}$ / толщ. стенки	Резьба	PE-X $D_{нар}$ x $D_{нар}$
Артикул №	мм	дюйм	мм
MJ9025/35	25/3.5	2 x 3/4"	25 x 25
MJ9032/44	32/4.4	2 x 1"	32 x 32
MJ9040/55	40/5.5	2 x 1 1/4"	40 x 40
MJ9050/69	50/6.9	2 x 1 1/2"	50 x 50
MJ9063/87	63/8.7	2 x 2"	63 x 63

Состоит из одного резьбового отвода на 90° (арт. VW90...) и двух концевых фитингов на SDR 7.4 (MJ341...).

3 x PE-X T-образное соединение



	PE-X $D_{нар}$ / толщ. стенки	Резьба	PE-X $D_{нар}$ x $D_{нар}$ x $D_{нар}$
Артикул №	мм	дюйм	мм
MJ13025/35	25/3.5	3 x 3/4"	25 x 25 x 25
MJ13032/44	32/4.4	3 x 1"	32 x 32 x 32
MJ1304032/55	40/5.5 + 32/4.4	2 x 1 1/4" + 1 x 1"	40 x 32 x 40
MJ13040/55	40/5.5	3 x 1 1/4"	40 x 40 x 40
MJ1305040/69	50/6.9 + 40/5.5	2 x 1 1/2" + 1 x 1 1/4"	50 x 40 x 50
MJ13050/69	50/6.9	3 x 1 1/2"	50 x 50 x 50
MJ1306350/87	63/8.7 + 50/6.9	2 x 2" + 1 x 1 1/2"	63 x 50 x 63
MJ13063/87	63/8.7	3 x 2"	63 x 63 x 63

Состоит из одного резьбового тройника на 90° (арт. VW130...) и трех концевых фитингов на SDR 7.4 (MJ341...).