


WATTS NEW 2025

EDITIE / ÉDITION 7

Prijzen geldig tot 31/12/2025
Prix valables jusqu'au 31/12/2025

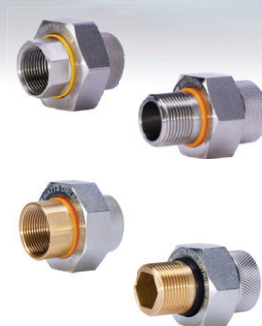

HK-C **HKM-C** **FLOWBOX COOLING POMPGROEP / MODULE HYDRAULIQUE**

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
10088551	Flowbox Cooling HK25-C Wilo Para G SC/7	1"	1	€ 717,50
10088549	Flowbox Cooling HKM25-C Wilo Para G SC/7 kvs 6.3	1"	1	€ 919,98


RID **ISOLATIEKOPPELINGEN / RACCORDS ISOLANTS**

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
10088724	Isolatiekoppeling RID RVS-RVS 3/4" FF / Raccord isolant RID INOX-INOX 3/4" FF	3/4" FF	1	€ 56,83
10088722	Isolatiekoppeling RID RVS-RVS 3/4" MF / Raccord isolant RID INOX-INOX 3/4" MF	3/4" MF	1	€ 32,80
10088761	Isolatiekoppeling RID Messing-RVS 3/4" FF / Raccord isolant RID Laiton-INOX 3/4" FF	3/4" FF	1	€ 56,83
10088767	Isolatiekoppeling RID Messing-RVS 3/4" MF / Raccord isolant RID Laiton-INOX 3/4" MF	3/4" MF	1	€ 32,80




Beschikbaar van 1/2" FF tot en met 2" FF.
Disponible de 1/2" FF à 2" FF.

ROBIFIX **ROBIFIX+**

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
2392463	Robifix+ MC 150-16mm - 3/4"	16 - 3/4"	1	€ 74,70




Robifix+ installatievideo.
Robifix+ video de montage.

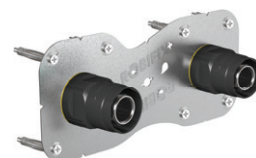
ROBIBOX **ROBIBOX**

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
22009301	Robibox Douche Inbouwelement holle wand / Robibox Niche d'encastrement	-	1	€ 193



Robibox installatievideo.
Robibox video de montage.

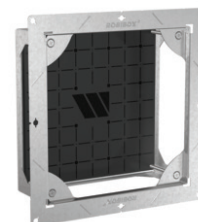

TACOFLOW3 CIRCULATIEPOMP / POMPE DE CIRCULATION

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
1825180	Circulatiepomp WATTS TacoFlow3 25-85/180 MM 1-1/2" / Pompe de circulation WATTS TacoFlow3 25-85/180 MM 1"1/2	1-1/2"	1	€ 229



Hauteur
manométrique
8.5m!
opvoerhoogte

Nettoprijs/
Prix net
€ 119,-



Eveneens beschikbaar: 15-85/130, 25-85/130, 32-85/180, solar en sanitair.
Également disponible : 15-85/130, 25-85/130, 32-85/180, solar et sanitaire.



GRATIS warme muts met LED bij aankoop van TacoFlow3 25/85/180!
Bonnet chaud GRATUIT avec LED à l'achat de TacoFlow3 25/85/180 !

11DO DRUKREDUCEERVENTIEL DESBORDES / RÉDUCTEUR DE PRESSION

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
149B7641M	Drukreduceerventiel 11DO DN20 M/M 3/4" 25 1-5,5 bar + manometer / Réducteur de pression 11DO DN20 M/M 3/4" 25/1-5,5 bar + manomètre	3/4"	1	€ 113,15



SOCLA
A WATTS Brand

Nettoprijs/
Prix net
€ 59,-



Inclusief manometer.
Manomètre inclus.

SMARTBOX SMARTBOX AIR WI-FI

Code	Omschrijving Description	VE UE	Brutoprijs Tarif
0190650	SmartBox AIR Wi-Fi met sonde kabel 10m / SmartBox AIR Wi-Fi avec câble de sonde 10 m	1	€ 298,00



Deze externe niveaumeter werkt op batterijen en is speciaal ontworpen voor drukloze tanks met vloeibare bedrijfsvloeistoffen. Ideaal voor o.a. niveaubepaling van regenwatertanks. Dankzij de geavanceerde draadloze technologie kan het vloeistofniveau in de tank overal ter wereld op afstand worden uitgelezen.

Cet indicateur de niveau externe fonctionne à piles et est spécialement conçu pour les réservoirs sans pression contenant des liquides industriels. Idéal notamment pour déterminer le niveau des réservoirs d'eau de pluie. Grâce à une technologie sans fil avancée, le niveau de liquide dans le réservoir peut être lu à distance partout dans le monde.



SmartBox AIR Wi-Fi installatievideo.
SmartBox AIR Wi-Fi video de montage.



IDROSET		BALANCEERVENTIEL/ VANNE D'ÉQUILIBRAGE		
Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
PAP-S020	iDROSET CF statisch balanceerventiel 3/4" 35-700L/u PN16 1,7Kvs / iDROSET CF Vanne d'équilibrage statique 3/4" 35-700L/h PN16 1,7Kvs	3/4"	1	€ 112,35
PAP-M025	iDROSET CF Statisch balanceerventiel 1" 50-1600L/u PN16 4,4 Kvs / iDROSET CF Vanne d'équilibrage statique 1" 50-1600L/h PN16 4,4Kvs	1"	1	€ 119,40
PAP-L032	iDROSET CF Statisch balanceerventiel 1"1/4 250-6000L/u 14 Kvs / iDROSET CF Vanne d'équilibrage statique 1"1/4 250-6000L/h PN16 14Kvs	1" 1/4"	1	€ 231,48



KS		KOELSTOP / BOUCHON THERMOSTATIQUE		
Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
900020165	Thermostatische Koelstop 18-25°C 3/4x3/4 vernikkeld messing / Bouchon refroidissement Thermostatique 18-25°C 3/4x3/4 laiton nickelé	3/4" x 3/4" EC	1	€ 67,64
900020166	Thermostatische Koelstop met ontluister 18-25°C 3/4x3/4 / Bouchon refroidissement Thermostatique purgeur d'air 18-25°C 3/4x3/4	3/4" x 3/4"	1	€ 71,95



HP-FLEX COIL		FLEXIBELE RVS BUIS ROL / ROULEAU DE TUYAU FLEXIBLE INOX		
Code	Omschrijving Description	Isolatie Isolation	VE UE	Brutoprijs Tarif
EWX132010	HP-FLEX COIL DN32 - rol 10 meter / rouleau de 10 mètres	19 mm	1	€ 487,44
EWX132015	HP-FLEX COIL DN32 - rol 15 meter / rouleau de 15 mètres	19 mm	1	€ 731,17
EWX132020	HP-FLEX COIL DN32 - rol 20 meter / rouleau de 20 mètres	19 mm	1	€ 974,89
EWX132025	HP-FLEX COIL DN32 - rol 25 meter / rouleau de 25 mètres	19 mm	1	€ 1218,62
EWX132050	HP-FLEX COIL DN32 - rol 50 meter / rouleau de 50 mètres	19 mm	1	€ 2315,36



Flexibele, voorgeïsoleerde leiding uit roestvast staal op rol. Geschikt voor verwarming en koeling. Leiding te versnijden op de gewenste lengte.

Tuyau flexible en acier inoxydable pré-isolé en rouleau. Convient pour le chauffage et le refroidissement. Le tuyeau peut être coupé à la longueur souhaitée.

EASYDRILL		KOPPELING VOOR HP-FLEX COIL / RACCORD POUR HP-FLEX COIL		
Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
EWA032054	Easydrill DN32	1" 1/2 x 1" 1/4	1	€ 34,41



HP-FLEX		FLEXIBELE RVS BUIS / TUYAU FLEXIBLE INOX			
Code	Omschrijving Description	Isolatie Isolation	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
100754425	HP-FLEX DN25 - lengte 75 cm / longueur 75 cm	19 mm	1" MF	1	€ 72,73
101004425	HP-FLEX DN25 - lengte 100 cm / longueur 100 cm	19 mm	1" MF	1	€ 80,25
100755432	HP-FLEX DN32 - lengte 75 cm / longueur 75 cm	19 mm	1" 1/4 MF	1	€ 140,25
101005432	HP-FLEX DN32 - lengte 100 cm / longueur 100 cm	19 mm	1" 1/4 MF	1	€ 150,25



Flexibele, voorgeïsoleerde leiding uit roestvast staal. Geschikt voor verwarming en koeling.

Tuyau flexible et pré-isolé en acier inoxydable. Convient pour le chauffage et le refroidissement.

PRECUT		MICROFLEX HP PRECUT SET			
Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif	
MQ12525E15	Microflex HP MQ12525CE 15m + Aansluitset / Microflex HP MQ12525CE 15m + Kit de connexion	3/4"	1	€ 1289,33	
MQ12532E15	Microflex HP MQ12532CE 15m + Aansluitset / Microflex HP MQ12532CE 15m + Kit de connexion	1"	1	€ 1431,26	
MQ16032E15	Microflex HP MQ16032CE 15m + Aansluitset / Microflex HP MQ16032CE 15m + Kit de connexion	1"	1	€ 1649,59	
MQ16040E15	Microflex HP MQ16040CE 15m + Aansluitset / Microflex HP MQ16040CE 15m + Kit de connexion	1" - 1/4"	1	€ 2038,46	
MQ20050E15	Microflex HP MQ20050CE 15m + Aansluitset / Microflex HP MQ20050CE 15m + Kit de connexion	1" - 1/4"	1	€ 2829,91	



Voorgesneden en voorverpakte sets Microflex HP voorgeïsoleerde leiding die ontwikkeld zijn voor de ondergrondse verbinding van monobloc (lucht-water) warmtepompen.

Kits de tuyaux pré-isolés Microflex HP pré-découpés et pré-emballés, conçus pour le raccordement souterrain des pompes à chaleur monoblocs (air-eau).




Eveneens beschikbaar in lengte 10m en 20m. Inclusief alle toebehoren!
Également disponible en longueurs 10m et 20m. Tous les accessoires sont inclus !

VR		EXPANSIEVATEN / VASES D'EXPANSION			
Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	Brutoprijs Tarif	Netto actieprijs Prix promo net	
6301812	Expansievat verwarming VR18 1,5 bar Rood / Vase d'expansion chauffage VR18 1,5 bar Rouge	M 3/4"	€ 49,51	€ 24,50	
6302410	Expansievat verwarming VR24 1,5 bar Rood / Vase d'expansion chauffage VR24 1,5 bar Rouge	M 3/4"	€ 58,11	€ 29,00	



Andere volumes op aanvraag.
Autres volumes sur demande.




ACS		EXPANSIEVATEN / VASES D'EXPANSION			
Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	Brutoprijs Tarif	Netto actieprijs Prix promo net	
6510842	Expansievat sanitair ACS8 Verticaal grijs / Vase d'expansion sanitaire ACS8 Vertical gris	M 3/4"	€ 59,61	€ 29,50	
6511242	Expansievat sanitair ACS12 Verticaal grijs / Vase d'expansion sanitaire ACS12 Vertical gris	M 3/4"	€ 66,14	€ 33,00	
6511842	Expansievat sanitair ACS18 Verticaal grijs / Vase d'expansion sanitaire ACS18 Vertical gris	M 3/4"	€ 76,58	€ 38,00	
6510842X	Expansievat sanitair ACS8 Verticaal grijs INOX Flens / Vase d'expansion sanitaire ACS8 Vertical gris INOX Bride	M 3/4"	€ 95,65	€ 47,50	
6511242X	Expansievat sanitair ACS12 Verticaal grijs INOX Flens / Vase d'expansion sanitaire ACS12 Vertical gris INOX Bride	M 3/4"	€ 99,05	€ 49,50	
6511842X	Expansievat sanitair ACS18 Verticaal grijs INOX Flens / Vase d'expansion sanitaire ACS18 Vertical gris INOX Bride	M 3/4"	€ 116,17	€ 58,00	



Andere volumes op aanvraag.
Autres volumes sur demande.

BV		BUFFERVAT / BALLON TAMPON			
Code	Omschrijving Description	Volume	VE UE	Brutoprijs Tarif	
22152	BV Buffervat 30L met muurbevestiging / Ballon tampon 30L avec fixation murale	30L	1/12	€ 427,66	
22153	BV Buffervat 50L met muurbevestiging / Ballon tampon 50L avec fixation murale	50L	1/12	€ 508,62	
22154	BV Buffervat 100L / Ballon tampon 100L	100L	1/4	€ 671,59	
22155	Muurbeugel voor 100L vat / Fixation murale pour ballon tampon 100L	-	1	€ 30,11	
22161	BV Buffervat 200L / Ballon tampon 200L	200L	1	€ 912,41	
22162	BV Buffervat 300L / Ballon tampon 300L	300L	1	€ 1.243,53	

BKFM		KOGELKRAAN MET FILTER + MAGNEET / ROBINET À BILLE AVEC FILTRE + AIMANT			
Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif	
3228220	BKFM 20	3/4" FF	1/32	€ 59,29	
3228225	BKFM 25	1" FF	1/24	€ 73,99	
3228232	BKFM 32	1" 1/4 FF	1/4	€ 123,85	
3228240	BKFM 40	1" 1/2 FF	1/3	€ 181,86	
3228250	BKFM 50	2" FF	1/2	€ 286,87	



Kogelkraan met filter ook beschikbaar zonder magneet.
Robinet à bille avec filtre également disponible sans aimant.

BT-ST03 RF - Smart thermostaat
BT-ST03 RF - Thermostat intelligent



Ideaal voor het beheren van verwarmings- en koelsystemen in kleine flats en tweede verblijven.

Idéal pour gérer les systèmes de chauffage et de refroidissement dans les petits appartements et les résidences secondaires.



OneFlow Ge-Mini - Innovatieve kalkpreventie
OneFlow Ge-Mini - Prévention innovante du calcaire



De nieuwe OneFlow Ge-Mini (23L/min) kan dankzij zijn compactheid onder een gootsteen of in kleine technische ruimtes worden geïnstalleerd.

Le nouveau OneFlow Ge-Mini (23L/min), grâce à sa compacité, peut être installé sous l'évier ou dans de petits locaux techniques.



HIU - Heat Comfort Line
HIU - Heat Comfort Line



Onze nieuwe generatie indirecte afleversets voor verwarming, koeling en de bereiding van warm tapwater. Deze innovatieve units combineren hoog comfort voor de eindgebruiker met maximale efficiëntie voor de warmtebron.

Notre nouvelle génération de modules thermiques indirecte pour le chauffage, le refroidissement et la préparation d'eau chaude sanitaire. Ces modules innovants combinent un confort élevé pour l'utilisateur final et une efficacité maximale pour la source de chaleur.





De opgegeven brutoprijzen zijn excl. BTW en geldig tot 31/12/2025. Les prix bruts indiqués sont hors TVA et valables jusqu'au 31/12/2025.

De beschrijvingen, foto's en prijzen in dit productinformatieblad worden slechts ter informatie verstrekt en zijn niet bindend. Watts behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen in technische kenmerken en ontwerp van zijn producten aan te brengen. Garantie: bij elke verkoop en koopovereenkomst gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Watts vermeld op de website watts.eu.

Watts aanvaardt geen enkele afwijkende of aanvullende voorwaarde, in welke vorm dan ook door de verkoper vermeld, tenzij schriftelijk overeengekomen met ondertekening door een gemachtigde van Watts.

Les descriptions, photographies et prix de cette fiche produit sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Watts se réserve le droit d'apporter des améliorations aux caractéristiques techniques et à la conception de ses produits sans préavis. Garantie : pour toute vente et tout contrat de vente, l'acheteur accepte expressément les conditions générales de Watts figurant sur le site watts.eu.

Watts n'accepte aucune condition différente ou supplémentaire, sous quelque forme que ce soit, énoncée par le vendeur, à moins qu'elle n'ait été convenue par écrit et signée par un représentant autorisé de Watts.