

WATTS NEW 2026

EDITIE / ÉDITION 8

Prijzen geldig vanaf 01/07/2026
Prix valables à partir du 01/07/2026




HK-C **HKM-C** **FLOWBOX COOLING POMP GROEP / MODULE HYDRAULIQUE**

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
10088551	Flowbox Cooling HK25-C Wilo Para G SC/7	1"	1	€ 760,55
10088549	Flowbox Cooling HKM25-C Wilo Para G SC/7 kvs 6.3	1"	1	€ 975,18


RID **ISOLATIEKOPPELINGEN / RACCORDS ISOLANTS**


Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
10088724	Isolatiekoppeling RID RVS-RVS 3/4" FF / Raccord isolant RID INOX-INOX 3/4" FF	3/4" FF	1	€ 41,58
10088722	Isolatiekoppeling RID RVS-RVS 3/4" MF / Raccord isolant RID INOX-INOX 3/4" MF	3/4" MF	1	€ 31,39
10088761	Isolatiekoppeling RID Messing-RVS 3/4" FF / Raccord isolant RID Laiton-INOX 3/4" FF	3/4" FF	1	€ 40,78
10088767	Isolatiekoppeling RID Messing-RVS 3/4" MF / Raccord isolant RID Laiton-INOX 3/4" MF	3/4" MF	1	€ 30,80

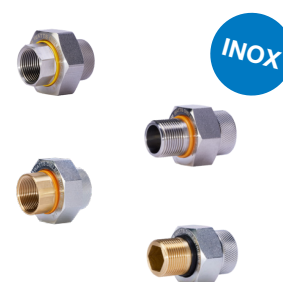

Beschikbaar van 1/2" FF tot en met 2" FF.
Disponible de 1/2" FF à 2" FF.

ROBIFIX+ **BEVESTIGINGSSET VOOR TAPKRANEN / KIT DE FIXATION DE ROBINETTERIE**


Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
2392463	Robifix+ MC 150-16mm - 3/4"	16 - 3/4"	1	€ 79,19

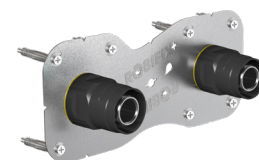

Robifix+ installatievideo.
Robifix+ vidéo de montage.


ROBIBOX **INBOUWNIS VOOR DOUCHEMENGKRANEN / NICHE D'ENCASTREMENT**

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
22009301	Robibox Douche Inbouwelement holle wand / Robibox Niche d'encastrement	-	1	€ 204,58

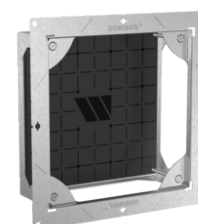

Robibox installatievideo.
Robibox vidéo de montage.



BTK-ST03 RF VISION 2.0 SMART THERMOSTAAT / THERMOSTAT INTELLIGENT

Code	Omschrijving Description	VE UE	Brutoprijs Tarif
900008916	Smart thermostaat WIT (BTK-ST03 RF) + muurontv. vrij cont./ Thermostat intelligent BLANC (BTK-ST03 RF) + récepteur mural contact libre	1	€ 300,33
900008922	Smart thermostaat ZWART (BTK-ST03 RF) + muurontv. vrij cont./ Thermostat intelligent NOIR (BTK-ST03 RF) + récepteur mural contact libre	1	€ 300,33



Eveneens beschikbaar met muurontvanger dubbel potentiaalvrij contact voor verwarmen en koelen.

Également disponible avec un récepteur mural à double contact sans potentiel pour le chauffage et le refroidissement.


BT-SRT03 RF VISION 2.0 THERMOSTAATKOP / TÊTE THERMOSTATIQUE

Code	Omschrijving Description	VE UE	Brutoprijs Tarif
900009000	Watts Vision thermostaatkop LCD 2xAA (BT-SRT03 RF868) / Watts Vision tête thermostatique électronique programmable 2xAA (BT-SRT03 RF868)	1	€ 133,55

 


Werkt als stand-alone en kan ook gekoppeld worden aan de smart thermostaten of Vision 2.0 centrale.

Il fonctionne de manière autonome et peut également être connecté aux thermostats intelligents ou à la centrale Vision 2.0.



MCE Excellence Award 2026


BT-PR03 RF VISION 2.0 PLUG-IN ONTVANGER / PRISE CONNECTÉE

Code	Omschrijving Description	VE UE	Brutoprijs Tarif
900008913	Watts Vision plug-in ontvanger RF 16A 230V (BT-PR03 RF) / Watts Vision prise connectée RF 16A 230V (BT-PR03 RF)	1	€ 116,55



Kan gekoppeld worden aan de smart thermostaten of Vision 2.0 centrale. Peut être connecté aux thermostats intelligents ou à la centrale Vision 2.0.


CLIMATIC CONTROL
WEERSAFHANKELIJKE REGELAAR / RÉGULATEUR CLIMATIQUE

Code	Omschrijving Description	VE UE	Brutoprijs Tarif
900008671	Regelaar Climatic Control II H&C RF 868 Mhz / Régulateur Climatic Control II H&C RF 868 Mhz	1	€ 417,30
900008674	Regelaar Climatic Control II H&C bedraad / Régulateur Climatic Control II H&C filaire	1	€ 363,81



Geschikt voor verwarmen en koelen. Convient pour le chauffage et la refroidissement.



HP-FLEX FLEXIBELE RVS BUIS / TUYAU FLEXIBLE INOX

Code	Omschrijving Description	Isolatie Isolation	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
100754425	HP-FLEX DN25 - lengte 75 cm / longueur 75 cm	19 mm	1" MF	1	€ 80,58
101004425	HP-FLEX DN25 - lengte 100 cm / longueur 100 cm	19 mm	1" MF	1	€ 88,91
100755432	HP-FLEX DN32 - lengte 75 cm / longueur 75 cm	19 mm	1" 1/4 MF	1	€ 155,37
101005432	HP-FLEX DN32 - lengte 100 cm / longueur 100 cm	19 mm	1" 1/4 MF	1	€ 166,45

Flexibele, voorgeïsoleerde leiding uit roestvast staal. Geschikt voor verwarming- en koelwater.
Tuyau flexible et pré-isolé en acier inoxydable. Convient pour le chauffage et les eaux de refroidissement.


HP-FLEX COIL FLEXIBELE RVS BUIS OP ROL / ROULEAU DE TUYAU FLEXIBLE INOX

Code	Omschrijving Description	Isolatie Isolation	VE UE	Brutoprijs Tarif
HPF2519010	HP-FLEX COIL DN25 - rol 10 meter / rouleau de 10 mètres	19 mm	1	€ 260,52
HPF2519015	HP-FLEX COIL DN25 - rol 15 meter / rouleau de 15 mètres	19 mm	1	€ 390,77
HPF2519020	HP-FLEX COIL DN25 - rol 20 meter / rouleau de 20 mètres	19 mm	1	€ 521,03
HPF2519025	HP-FLEX COIL DN25 - rol 25 meter / rouleau de 25 mètres	19 mm	1	€ 651,28
HPF2519050	HP-FLEX COIL DN25 - rol 50 meter / rouleau de 50 mètres	19 mm	1	€ 1.263,48

Code	Omschrijving Description	Isolatie Isolation	VE UE	Brutoprijs Tarif
HPF3219010	HP-FLEX COIL DN32 - rol 10 meter / rouleau de 10 mètres	19 mm	1	€ 322,65
HPF3219015	HP-FLEX COIL DN32 - rol 15 meter / rouleau de 15 mètres	19 mm	1	€ 483,96
HPF3219020	HP-FLEX COIL DN32 - rol 20 meter / rouleau de 20 mètres	19 mm	1	€ 645,28
HPF3219025	HP-FLEX COIL DN32 - rol 25 meter / rouleau de 25 mètres	19 mm	1	€ 806,60
HPF3219050	HP-FLEX COIL DN32 - rol 50 meter / rouleau de 50 mètres	19 mm	1	€ 1.564,80

Flexibele, voorgeïsoleerde leiding uit roestvast staal op rol. Geschikt voor verwarming- en koelwater. Leiding te versnijden op de gewenste lengte.
Tuyau flexible en acier inoxydable pré-isolé en rouleau. Convient pour le chauffage et les eaux de refroidissement. Le tuyau peut être coupé à la longueur souhaitée.


PUSH-FIT KOPPELING VOOR HP-FLEX COIL / RACCORD POUR HP-FLEX COIL


Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
HPC3002544	Push-Fit koppeling DN25 messing / Raccord Push-Fit DN25 laiton	1" M	1	€ 29,24
HPC1002544	Push-Fit koppeling DN25 messing / Raccord Push-Fit DN25 laiton	1" F	1	€ 30,72
HPC3003254	Push-Fit koppeling DN32 messing / Raccord Push-Fit DN32 laiton	1" 1/4 M	1	€ 40,79
HPC1003254	Push-Fit koppeling DN32 messing / Raccord Push-Fit DN32 laiton	1" 1/4 F	1	€ 40,49




MICROFLEX HP **VOORGEÏSOLEERDE FLEXIBELE LEIDING VOOR MONOBLOC WARMTEPOMPEN / TUYAU FLEXIBLE PRÉ-ISOLÉ POUR LES POMPES À CHALEUR MONOBLOC**



In het intelligente ontwerp worden de leidingen voor de aanvoer en terugloop van verwarming en/of koeling in dezelfde buitenmantel gecombineerd met twee bijkomende leidingen voor de stroom- en netwerkkabels.
Grâce à sa conception intelligente, les tuyaux de départ et de retour du chauffage et/ou du refroidissement sont combinés dans la même gaine extérieure avec deux tuyaux supplémentaires pour les câbles d'alimentation et de réseau.

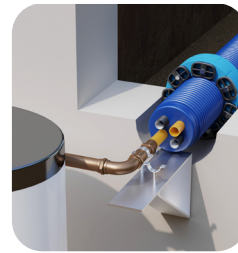

PUR vs PEX: scan de QR-code en ontdek waarom flexibele isolatie essentieel is bij voorgeïsoleerde leidingen.
PUR vs PER : scannez le QR code et découvrez pourquoi la flexibilité de l'isolation est essentielle pour les tuyaux pré-isolés.

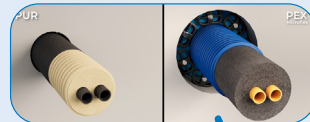

BV **BUFFERVAT / BALLON TAMPON**

Code	Omschrijving Description	Volume	VE UE	Brutoprijs Tarif
22152	BV Buffervat 30L met muurbevestiging / Ballon tampon 30L avec fixation murale	30L	1/12	€ 453,32
22153	BV Buffervat 50L met muurbevestiging / Ballon tampon 50L avec fixation murale	50L	1/12	€ 539,14
22154	BV Buffervat 100L / Ballon tampon 100L	100L	1/4	€ 711,89
22155	Muurbeugel voor 100L vat / Fixation murale pour ballon tampon 100L	-	1	€ 31,92
22161	BV Buffervat 200L / Ballon tampon 200L	200L	1	€ 967,16
22162	BV Buffervat 300L / Ballon tampon 300L	300L	1	€ 1.318,15




SUPERCAL 739 HC **THERMISCHE ENERGIEMETER / COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE**

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	Debiet Débit	VE UE	Brutoprijs Tarif
0404420	Supercal 739 HC 110mm	1/2"	1,5 m³	1	€ 464,14
0404225	Supercal 739 HC 130mm	3/4"	2,5 m³	1	€ 488,28



Alle verbruiken kunnen op het display van de energiemeter of vanop afstand uitgelezen worden (via M-bus, RF of LoRaWAN).
Toutes les données de consommation peuvent être consultées sur l'écran de l'unité de calcul ou à distance (M-Bus, RF of LoRaWAN).

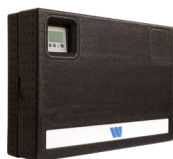


Past op type beugel Convient au type de support	Compact Compact	Standaard Standard	Standaard Standard	Standaard Standard
Uitvoering Modèle	Direct Directe	Direct Directe	Indirect Indirecte	Indirect Indirecte
Verwarmen en/of koelen Chauffage et/ou refroidissement	Verwarmen Chauffage	Verwarmen Chauffage	Verwarmen Chauffage	Verwarmen en koelen Chauffage et refroidissement
Tapwater klasse Catégorie d'eau robinet	CW4 / CW5 / CW6	CW4 / CW5 / CW6	CW4 / CW5 / CW6	CW4 / CW5 / CW6
Tap vermogen [10/60°C] Puissance au robinet [10/60°C]	26 / 31 / 58 kW	26 / 31 / 58 kW	26 / 31 / 58 kW	26 / 31 / 58 kW
CV debiet max. Débit max. du chauffage central	1150 liter/uur 1150 litre/heure	1150 liter/uur 1150 litre/heure	600 (1200) liter/uur 600 (1200) litre/heure	1200 liter/uur 1200 litre/heure
Grafisch display Écran graphique	Ja Oui	Ja Oui	Ja Oui	Ja Oui
Thermostatisch verwarmen Chauffage thermostatique	Ja (aan/uit) Oui (on/off)	Ja (aan/uit) Oui (on/off)	Ja (Opentherm + aan/uit) Oui (Opentherm + on/off)	Ja (Opentherm + aan/uit) Oui (Opentherm + on/off)
Thermostatisch koelen Refroidissement thermostatique	Nee Non	Nee Non	Nee Non	Ja (Opentherm + aan/uit) Oui (Opentherm + on/off)
Afmetingen B x H x D [mm] Dimensions L x H x P [mm]	300 x 550 x 247	570 x 395 x 150	570 x 500 x 250	570 x 580 x 250

Onze nieuwe generatie afleversets voor verwarming, koeling en de bereiding van warm tapwater. Deze innovatieve units combineren hoog comfort voor de eindgebruiker met maximale efficiëntie voor de warmtebron.
 Notre nouvelle génération de stations d'appartement pour le chauffage, le refroidissement et la préparation d'eau chaude sanitaire. Ces stations innovantes combinent un confort élevé pour l'utilisateur final et une efficacité maximale pour la source de chaleur.

UFH KIT
VOORGECODEERDE VLOERVERWARMINGSKITS / KITS DE CHAUFFAGE AU SOL PRÉ-CODÉS


De voorgecodeerde WATTS VISION® 2.0 vloerverwarmingskits zijn speciaal ontworpen om de installatie van vloerverwarmingregelingen sneller, eenvoudiger en foutloos te maken. Selecteer vooraf de gewenste set (2 tot 10 zones) en ga meteen aan de slag!
 Les kits de chauffage au sol pré-codés WATTS VISION® 2.0 ont été spécialement conçus pour rendre l'installation des systèmes de chauffage par le sol plus rapide, plus simple et sans erreur. Sélectionnez en avance le kit souhaité (2 à 10 zones) et lancez-vous immédiatement !

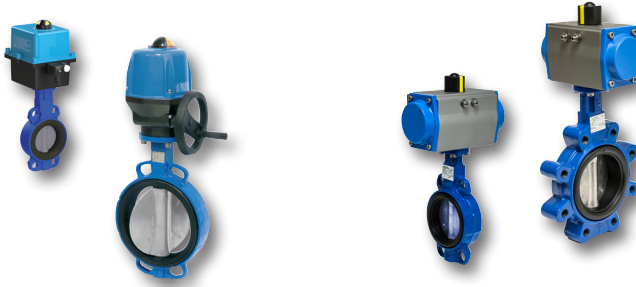SYLAX**GEMOTORISEERDE OPLOSSINGEN / SOLUTIONS MOTORISÉES**

Nieuw: Volledig gamma gemotoriseerde vlinderkleppen. Nu leverbaar met naar keuze een elektrische of pneumatische aandrijving.
Nouveau: Gamme complète des vannes papillon motorisées. Désormais disponibles avec un entraînement électrique ou pneumatique, au choix.



Brochure gemotoriseerde oplossingen.
Brochure solutions motorisés.

**SYLAX****GEVULKANISEERDE VLINDERKLEPPEN / VANNES PAPILLON VULCANISÉES**

Nieuw: Vlinderkleppen met gevulkaniseerde dichting. Speciaal ontworpen voor hoge watersnelheden en vacuümomstandigheden.
Nouveau : vannes papillon avec joint vulcanisé. Spécialement conçues pour les débits élevés et les conditions de vide.

SentryPlus Alert - BMS
SentryPlus Alert - BMS

Coming
SOON

SentryPlus Alert™ signaleert lekken direct en voorkomt schade en waterverlies – 24/7 controle, ook vanop afstand.

SentryPlus Alert™ détecte immédiatement les fuites et prévient les dégâts et les pertes d'eau – surveillance 24 h/24, 7 j/7, même à distance.



Raadpleeg de actuele
prijslijst via deze QR code

Consultez le tarif actuel en
scannant ce code QR



De opgegeven brutoprijzen zijn excl. BTW en geldig vanaf 01/07/2026. Les prix bruts indiqués sont hors TVA et valables à partir du 01/07/2026.

De beschrijvingen, foto's en prijzen in dit productinformatieblad worden slechts ter informatie verstrekt en zijn niet bindend. Watts behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen in technische kenmerken en ontwerp van zijn producten aan te brengen. Garantie: bij elke verkoop en koopovereenkomst gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Watts vermeld op de website watts.eu.

Watts aanvaardt geen enkele afwijkende of aanvullende voorwaarde, in welke vorm dan ook door de verkoper vermeld, tenzij schriftelijk overeengekomen met ondertekening door een gemachtigde van Watts.

Les descriptions, photographies et prix de cette fiche produit sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Watts se réserve le droit d'apporter des améliorations aux caractéristiques techniques et à la conception de ses produits sans préavis. Garantie : pour toute vente et tout contrat de vente, l'acheteur accepte expressément les conditions générales de Watts figurant sur le site watts.eu.

Watts n'accepte aucune condition différente ou supplémentaire, sous quelque forme que ce soit, énoncée par le vendeur, à moins qu'elle n'ait été convenue par écrit et signée par un représentant autorisé de Watts.